 



レギュレータプレート VABF-S2-2-R6C2-C-6

製品番号: 555781

FESTO

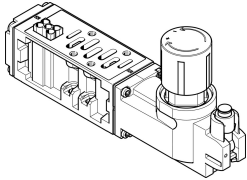

データシート

特徴	値
幅	54 mm
規格ベース	ISO 5599-2
取付位置	任意
スタッキング	2リバーシブル用圧カレギュレータ
コントローラ機能	出力圧力定数 二次排気あり
圧力計の選択	可能
制御圧力範囲	0.05 MPa...6 MPa 0.5 bar...60 bar 7.25 000032...870 000032
入力圧力1	0.5 bar...10 bar
入力圧力1	0.05 MPa...1 MPa 7.25 000032...145 000032
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保護等級	IP65 NEMA 4
周囲温度	-5 °C...50 °C
製品質量	1230 g
取付方法 垂直スタッキング	マニホールドブロック上 サブベース上
圧力計接続部	固定クランプ付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
操作部品材質	PA
コントローラハウジング材質	アルミダイキャスト