
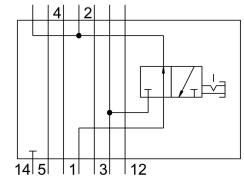


シャットオフプレート VABF-S1-2-L1D1-C

製品番号: 555790

FESTO

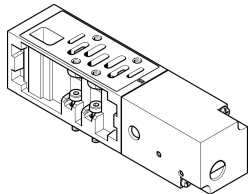

データシート

特徴	値
幅	54 mm
規格ベース	ISO 5599-1
取付位置	任意
スタッキング	1の代替圧力供給
使用圧力	-0.09 MPa...1 MPa
作動電圧	-0.9 bar...10 bar
入力圧力1	0.5 bar...10 bar
入力圧力 1	0.05 MPa...1 MPa 7.25 000032...145 000032
標準公称流量	1950 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保護等級	IP65 NEMA 4
周囲温度	-5 -C...50 -C
製品質量	1030 g
取付方法 垂直スタッキング	マニホールブロック上 サブベース上
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質ハウジング	アルミダイキャスト