


エンコーダケーブル NEBM-T1G12-T1G12-2.5

部品番号: 556795

FESTO

モータとコントローラ接続用

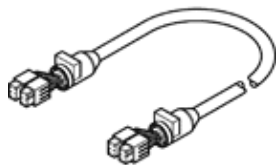

データシート

特長	値
配線特長	移動チェーン適用可能
汚染度	3
保護仕様	組付状態による IP65
ケーブル可動時の周囲温度	-40 ... 90 °C
周囲温度	-50 ... 90 °C
最小ケーブル曲半径	82 mm
ケーブルの構造	シールド 5 x (2 x 0,34 mm ²) + 2 x 0,5mm ²
ケーブル径	11 mm
ケーブル長さ	2.5 m
材質	PWIS質を含む RoHS対応
材質 ケーブル皮膜	TPE-U(PUR)