


ワンタッチエルボLシリーズ、ロング QSLF-F-G3/8-8

部品番号: 556850

FESTO

強力金属製、外部六角雄ねじ、最高使用温度150°C

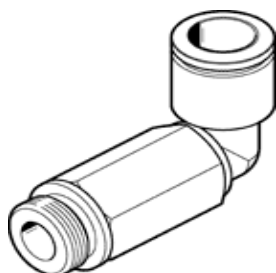

データシート

| 特長 | 値 |
|-----------------|-------------------------------|
| サイズ | 標準 |
| オリフィス径 | 7 mm |
| ねじ込みスタッドシールのタイプ | シールリング |
| 構造 | 押し引きの原理 |
| 温度範囲での作動圧力 | -0.95 ... 16 bar |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 |
| 耐酸性クラス: CRC | 3 |
| 食品の安全 | 製造者宣言準拠 |
| 周囲温度 | 0 ... 150 °C |
| 認証 | Germanischer Lloyd |
| 最大締付トルク | 25 Nm |
| 質量 | 44.1 g |
| エア接続ポート 1 | G3/8 |
| エア接続ポート 2 | 適用チューブ外径: 8mm |
| 材質 | RoHS対応 |
| 材質 ハウジング | 真鍮 ニッケルクロムメッキ |
| 材質 ネジ付シール | FPM |
| 材質 チューブパッキン | FPM |