


# ワンタッチエルボLシリーズ、ロング QSLF-F-G3/8-12

部品番号: 556852

FESTO

強力金属製、外部六角雄ねじ、最高使用温度150°C

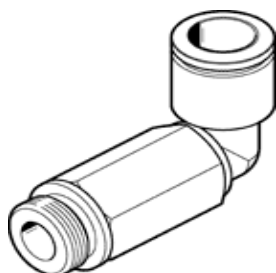

## データシート

特長	値
サイズ	標準
オリフィス径	8.8 mm
ねじ込みスタッドシールのタイプ	シールリング
構造	押し引きの原理
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 16 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	3
食品の安全	製造者宣言準拠
周囲温度	0 ... 150 °C
認証	Germanischer Lloyd
最大締付トルク	25 Nm
質量	61.7 g
エア接続ポート 1	G3/8
エア接続ポート 2	適用チューブ外径: 12mm
材質	RoHS対応
材質 ハウジング	真鍮 ニッケルクロムメッキ
材質 ネジ付シール	FPM
材質 チューブパッキン	FPM