


プラグネジ QSC-F-G1/2-I

部品番号: 556860

FESTO

金属タイプ、温度範囲max.150°C

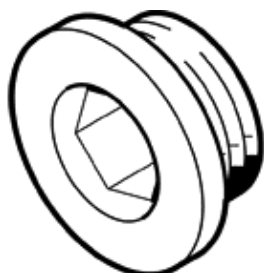

データシート

特長	値
サイズ	標準
ねじ込みスタッドシールのタイプ	シールリング
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 16 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	3
食品の安全	製造者宣言準拠
周囲温度	0 ... 150 °C
認証	Germanischer Lloyd
最大締付トルク	40 Nm
質量	25.7 g
材質	RoHS対応
材質 ハウジング	真鍮 ニッケルクロムメッキ
材質 ネジ付シール	FPM
材質 チューブパッキン	FPM