


マニホールドブロック VABV-S6-1Q-N12

部品番号: 556988

FESTO

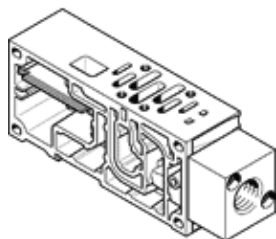

データシート

特長	値
幅	43 mm
耐振動	重度レベル2 (FN 942017-4およびEN 60068-2-6) での輸送テスト
耐衝撃性	衝撃テスト: 重要度レベル2 (FN 942017-5およびEN 60068-2-27準拠)
強制増強に対する注記	切替サイクルmin.1/月
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
質量	570 g
エア接続ポート 1	1/2 NPT
材質	RoHS対応
Material plate	アルミダイカスト