


ソフトスタートバルブ VABF-S6-1-P5A4

部品番号: 557297

FESTO

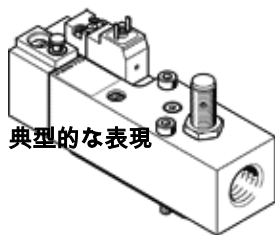

データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
耐振動	重度レベル2 (FN 942017-4およびEN 60068-2-6) での輸送テスト
耐衝撃性	衝撃テスト: 重要度レベル2 (FN 942017-5およびEN 60068-2-27準拠)
規格	ISO 5599-2
操作方法	電気
シール	ソフトシール
取付方向	任意
手動操作	ロック式 電気信号による自動リセット
構造	スプール弁
リターン方式	メカスプリング
制御方法	パイロット式
パイロット方式	内部パイロット
流れ方向	逆流不可
バルブ機能	圧力上昇機構
強制増強に対する注記	切替サイクルmin.1/月
使用圧力	2 ... 12 bar
設定圧力で切替	4 bar
標準排気流量	3,000 l/min 3,300 l/min
許容電圧変動	+/- 10 %
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
保護仕様	IP65 NEMA 4
周囲温度	-5 ... 50 °C
配線方式	プラグ 角形 EN 175301-803 デザインC
取付方法	サブベース
外部パイロット接続ポート12/14	ISO 5599-2準拠サイズ1
エア接続ポート 1	ISO 5599-2準拠サイズ1
エア接続ポート 2	ISO 5599-2準拠サイズ1
エア接続ポート 3	ISO 5599-2準拠サイズ1
エア接続ポート 4	ISO 5599-2準拠サイズ1
エア接続ポート 5	ISO 5599-2準拠サイズ1
材質	RoHS対応
材質 シール	HNBR NBR
材質ハウジング	鍛造アルミ合金
材質情報 ネジ	鋼 亜鉛メッキ