


カップリング EAMD-19-15-10-8X10

部品番号: 557998

FESTO

ステッピングモータやサーボモータの回転を変換する装置

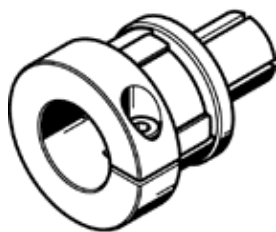

データシート

特長	値
ホルダサイズ 1	10 mm 8 mm
サイズ	19
基準長さ	15 mm
取付方向	任意
最高速度	10,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 ... 60 °C
相対湿度	0 - 95 %
周囲温度	-25 ... 60 °C
負荷慣性モーメント	0.445 kgmm ²
変換トルク	2 Nm
質量	13 g
材質	RoHS対応