


カップリング

EAMD-25-22-11-10X12

部品番号: 558000

FESTO

ステッピングモータやサーボモータの回転を変換する装置

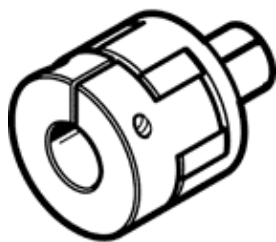

データシート

特長	値
ホルダサイズ 1	11 mm 10 mm
サイズ	25
基準長さ	22 mm
取付方向	任意
最高速度	8,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 ... 60 °C
相対湿度	0 - 95 %
周囲温度	-25 ... 60 °C
負荷慣性モーメント	3.2 kgmm ²
変換トルク	9 Nm
質量	43.5 g
材質	RoHS対応