


# ドライブシャフト EAMB-16-7-8X15-8X10

製品番号: 558034

FESTO

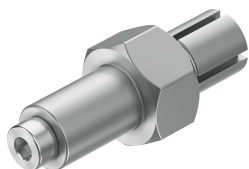

## データシート

特徴	値
保持部径 1	8 mm
ホルダー直径 2	8 mm
サイズ	50
呼び長さ	15 mm
取付位置	任意
最高回転数	10000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 -C...60 -C
相対湿度	0 ~ 95%
周囲温度	-25 -C...60 -C
負荷慣性モーメント	0.45 kgmm <sup>2</sup>
伝達トルク	4.5 Nm
製品質量	20.2 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠