


# ワンタッチコネクタ NPQM-D-G14-Q6-P10

部品番号: 558664

FESTO

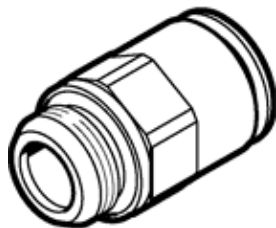

## データシート

| 特長  | 値   |
|---|---|
| サイズ   | 標準  |
| オリフィス径  | 4 mm                                      |
| ねじ込みスタッドシールのタイプ                                 | シールリング                                    |
| デザイン  | ストレート形                                    |
| 容器サイズ   | 10  |
| 構造  | 押し引きの原理                                   |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1.6 MPa                        |
| 温度範囲での作動圧力                                      | -0.95 ... 16 bar                          |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 232 psi                       |
| 作動流体  | ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア             |
| 作動/パイロット流体に注意                                   | 給油運転可能                                    |
| 耐酸性クラス: CRC                                     | 1 - 腐食ストレス低                               |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| 周囲温度  | -20 ... 70 °C                             |
| 締め付けトルク   | 7.5 Nm                                    |
| 締め付けトルク公差                                       | ± 20 %                                    |
| 質量  | 12.7 g                                    |
| 取付方法  | External hex A/F 12<br>Internal hex A/F 4 |
| エア接続ポート 1                                       | G1/4 (雄ネジ)                                |
| エア接続ポート 2                                       | 外径6mmのチューブ用                               |
| 材質  | RoHS対応                                    |
| Material housing                                | 真鍮ニッケルメッキ                                 |
| Material of tubing seal                         | NBR                                       |