


ワンタッチコネクタ

NPQM-D-G12-Q12-P10

部品番号: 558672

FESTO

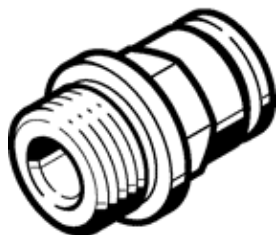

データシート

特長	値
サイズ	標準
オリフィス径	10 mm
ねじ込みスタッドシールのタイプ	シールリング
デザイン	ストレート形
容器サイズ	10
構造	押し引きの原理
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1.6 MPa
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 16 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 232 psi
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-20 ... 70 °C
締め付けトルク	9 Nm
締め付けトルク公差	± 20 %
質量	36.1 g
取付方法	External hexagon A/F 19 Internal hex A/F 10
エア接続ポート 1	G1/2 (雄ネジ)
エア接続ポート 2	外径12mmのチューブ用
材質	RoHS対応
Material housing	真鍮ニッケルメッキ
Material of tubing seal	NBR