


隔壁ユニオン NPQM-H-Q10-E-P10

部品番号: 558809

FESTO

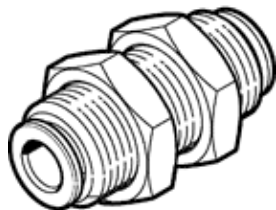

データシート

特長	値
サイズ	標準
オリフィス径	9 mm
デザイン	Bulkhead
容器サイズ	10
構造	押し引きの原理
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1.6 MPa
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 16 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 232 psi
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-20 ... 70 °C
質量	51.5 g
エア接続ポート 1	外径10mmのチューブ用
エア接続ポート 2	外径10mmのチューブ用
材質	RoHS対応
Material housing	真鍮ニッケルメッキ
Material nut	真鍮ニッケルメッキ
Material of tubing seal	NBR