


# ワンタッチスリーブ NPQM-D-S4-E-P10

部品番号: 558811

FESTO

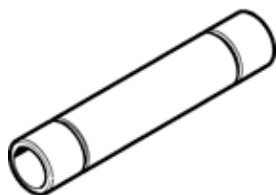

## データシート

特長	値
サイズ	標準
オリフィス径	2 mm
デザイン	ストレート形
容器サイズ	10
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1.6 MPa
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 16 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 232 psi
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-20 ... 70 °C
質量	2.8 g
エア接続ポート 1	Push-in sleeve diameter 4 mm
エア接続ポート 2	ワンタッチスリーブ: QS-4
材質	RoHS対応
Material housing	真鍮ニッケルメッキ