


ワンタッチスリーブ NPQM-D-S6-E-P10

部品番号: 558812

FESTO

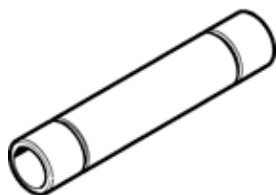

データシート

| 特長 | 値 |
|---|-------------------------------|
| サイズ | 標準 |
| オリフィス径 | 4 mm |
| デザイン | ストレート形 |
| 容器サイズ | 10 |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1.6 MPa |
| 温度範囲での作動圧力 | -0.95 ... 16 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 232 psi |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 |
| 耐酸性クラス: CRC | 1 - 腐食ストレス低 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 周囲温度 | -20 ... 70 °C |
| 質量 | 5.5 g |
| エア接続ポート 1 | Push-in sleeve diameter 6 mm |
| エア接続ポート 2 | ワンタッチスリーブ: QS-6 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material housing | 真鍮ニッケルメッキ |