


# カップリング EAMC-20-30-5-6

部品番号: 558902

FESTO

EGSA用

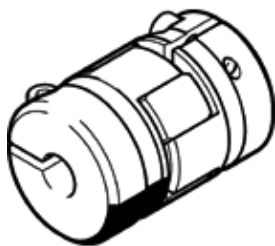

## データシート

特長	値
ホルダサイズ 1	5 mm 6 mm
サイズ	20
基準長さ	30 mm
取付方向	任意
最高速度	9,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 ... 60 °C
相対湿度	0 - 95 %
周囲温度	-25 ... 60 °C
負荷慣性モーメント	1.06 kgmm <sup>2</sup>
変換トルク	2.2 Nm
質量	20 g
材質	RoHS対応