 



スピードコントローラ VFOC-S-S6-Q6

部品番号: 559724
廃番予定品

FESTO

製造中止予定品 (2023年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

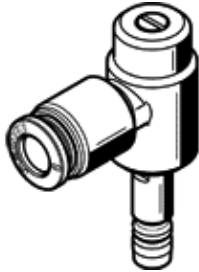

データシート

特長	値
バルブ機能	メータインスピードコントローラ
エア接続ポート 1	QS-6
エア接続ポート 2	ワンタッチスリーブ : QS-6
操作方法	手動操作
調整部品	すりわり付ネジ
取付方法	プラグイン プッシュインスリーブ
絞り方向時標準流量	0 ... 270 l/min
自由流れの方向時の標準流量	170 ... 260 l/min
使用圧力	0.2 ... 10 bar
周囲温度	-10 ... 60 °C
取付方向	任意
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 430 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	330 ... 400 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保管温度	-10 ... 40 °C
流体温度	-10 ... 60 °C
質量	21.6 g
エア接続ポート2について	Suitable for Festo QS connections only
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material hollow bolt	鍛造アルミ合金 陽極化処理 黒
Material release ring	POM
Material adjusting screw	ステンレス
Material swivel fitting	亜鉛ダイカスト