


パラレルモジュール EAMM-U-A19-40A

部品番号: 559785

FESTO

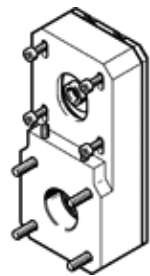

データシート

特長	値
サイズ	19
取付方向	任意
最高速度	6,000 1/min
保管温度	-25 ... 60 °C
相対湿度	0 - 95 %
保護仕様	IP40
周囲温度	0 ... 50 °C
負荷慣性モーメント	2.868 kgmm ²
無負荷時のトルク	0.05 Nm
変換トルク	1 Nm
質量	270 g
材質	RoHS対応