


コントローラ FED-CEC

部品番号: 559869
廃番予定品

FESTO

フロントエンドディスプレイ付電動アクチュエータ制御用
製造中止予定品 (2017年まで) です。代替品についてはホーム
ページでご確認ください。

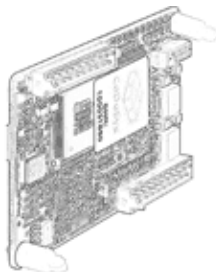

データシート

特長	値
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
保管温度	-20 ... 70 °C
相対湿度	5 - 85 % 非凝縮
周囲温度	0 ... 50 °C
材質	PWIS質を含む
フィールドバスインタフェース	CAN
フィールドバスインタフェース、配線方式	プラグ Sub-D 9ピン
フィールドバスインタフェース、トランスミッション範囲	1 Mbit/s max. 可変
Ethernet : コネクタプラグ	RJ45
Ethernet : 番号	1
Ethernet : データ処理速度	10 Mbit/s
Ethernet : サポートプロトコル	TCP/IP, EasyIP
プログラミングソフトウェア	CoDeSys provided by Festo
プログラミング言語	IEC61131-3 LDR ステートメントリスト (SLT) テキスト構成 ファンクションチャート 連続機能チャート 追加CFC
CPU	32ビットRISCプロセッサ-24MHz Watchdog