


# 接続ケーブル VMPAL-KM-S-SD44-IP67-2.5

部品番号: 560425

FESTO

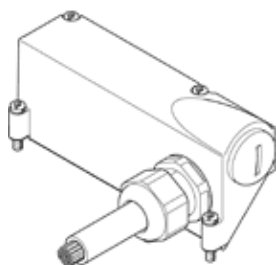

## データシート

特長	値
質量	467 g
配線方式	ケーブル付プラグ
ケーブル長さ	2.5 m
配線特長	標準
最小ケーブル曲半径	115 mm
ケーブル径	9.6 mm
ケーブルの構造	36x0,25
保護仕様	IP67 IEC 90529
ケーブル可動時の周囲温度	-5 ... 80 °C
CEマーク	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
材質	RoHS対応
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
Material cable sheath	PVC