 



# ソレノイドバルブ

## VOVG-L10-M32C-AH-M5-1H2

部品番号: 560697

FESTO

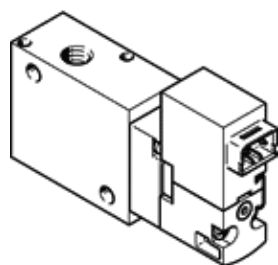

### データシート

特長	値
バルブ機能	3方弁ノーマルクローズ
操作方法	電気
幅	10 mm
標準流量	200 l/min
Operating pressure MPa	0.2 ... 0.8 MPa
使用圧力	2 ... 8 bar
Operating pressure	29 ... 116 psi
構造	スプール弁
リターン方式	エアリターン
保護仕様	IP40
オリフィス径	2.1 mm
排気機能	調整可
シール	ソフトシール
取付方向	任意
手動操作	押側
制御方法	パイロット式
流れ方向	逆流不可
Overlap	Positive overlap
切換時間 off	10 ms
切換時間 on	12 ms
コイル特性	24 V DC: 1 W
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
流体温度	-5 ... 50 °C
パイロット流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
周囲温度	-5 ... 50 °C
配線方式	2ピン プラグ
エア接続ポート 1	M5
エア接続ポート 2	M5
エア接続ポート 3	M5
材質	RoHS対応
Material seals	FPM HNBR NBR
Material housing	鍛造アルミ合金