
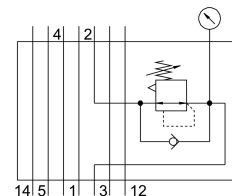


レギュレータプレート VABF-S4-2-R2C2-C-6E

製品番号: 560765

FESTO

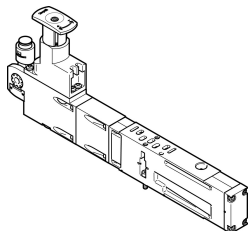

データシート

特徴	値
幅	18 mm
規格ベース	ISO 15407-2
取付位置	任意
コントローラ機能	出力圧力定数 二次排気あり
圧力計の選択	可能
使用圧力	0.6 MPa
作動電圧	6 bar
制御圧力範囲	0.2 MPa...0.6 MPa 2 bar...6 bar 29 000032...87 000032
入力圧力1	0.5 bar...10 bar
CEマーク(適合性宣言を参照)	欧州低電圧指令に準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK電気機器規定に準拠
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保護等級	IP65 NEMA 4
制御流体	ISO 8573-1:2010[7:4:4]に準拠の縮空気
周囲温度	-5 °C...50 °C
製品質量	410 g
取付方法 垂直スタッキング	マニホールドブロック上 サブベース上
圧力計接続部	固定クランプ付
操作部品材質	PA
コントローラハウジング材質	アルミダイキャスト