
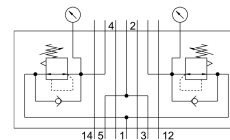


# レギュレータプレート VABF-S4-2-R5C2-C-6E

製品番号: 560773

FESTO

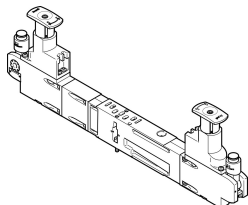

## データシート

| 特徴                  | 値  |
|---------------------|--|
| 幅                   | 18 mm  |
| 規格ベース               | ISO 15407-2  |
| 取付位置                | 任意   |
| コントローラ機能            | 出力圧力定数<br>二次排気あり   |
| 圧力計の選択              | 可能   |
| 使用圧力                | 0.6 MPa  |
| 作動電圧                | 6 bar  |
| 制御圧力範囲              | 0.05 MPa...0.6 MPa<br>0.5 bar...6 bar<br>7.25 000032...87 000032 |
| 入力圧力1               | 0.5 bar...10 bar   |
| CEマーク(適合性宣言を参照)     | 欧州低電圧指令に準拠   |
| UKCA マーク (適合性宣言を参照) | UK電気機器規定に準拠  |
| 作動流体                | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気                                   |
| 使用流体/制御流体の情報        | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)   |
| 耐食性クラス KBK          | 0 - 耐腐食性なし   |
| LABS 認証             | VDMA24364-B1/B2-L  |
| 保護等級                | IP65<br>NEMA 4   |
| 制御流体                | ISO 8573-1:2010[7:4:4]に準拠の縮空気                                    |
| 周囲温度                | -5 -C...50 -C  |
| 製品質量                | 654 g  |
| 取付方法 垂直スタッキング       | マニホールドブロック上<br>サブベース上  |
| 圧力計接続部              | 固定クランプ付  |
| 操作部品材質              | PA   |
| コントローラハウジング材質       | アルミダイキャスト  |