 



コントロールプレート VABF-S4-2-R6C2-C-6E

部品番号: 560777

FESTO

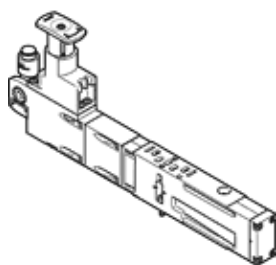

データシート

| 特長 | 値 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 幅 | 18 mm |
| 規格 | ISO 15407-2 |
| 取付方向 | 任意 |
| 制御機能 | 2次側圧力の安定 2次側排気による |
| 圧力計選択 | 可能 |
| Operating pressure MPa | 0.6 MPa |
| 使用圧力 | 6 bar |
| 調整圧力範囲 (Mpa) | 0.05 ... 0.6 MPa |
| 制御圧力範囲 | 0.5 ... 6 bar |
| 調整圧力範囲 (psi) | 7.25 ... 87 psi |
| 1時側圧力 | 0.5 ... 10 bar |
| CEマーク | EU低電圧ガイドライン準拠 |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 (継続運転に必要) |
| 耐酸性クラス : CRC | 0 - 腐食ストレスなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 保護仕様 | IP65 NEMA 4 |
| パイロット流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 周囲温度 | -5 ... 50 °C |
| 質量 | 410 g |
| 積み重ねて取りつけるタイプ | マニホールド上 サブプレート上 |
| 圧力計ポート | 固定クランプ |
| Material control panel | PA |
| Material regulator housing | アルミダイカスト |