 



エンドプレート VMPAL-EPL-SD25

部品番号: 560938

FESTO

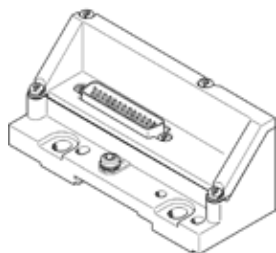

データシート

特長	値
幅	43 mm
長さ	107.3 mm
バルブ位置	24
バルブターミナル構造	Valve sizes can be mixed
最大バルブコイル数	24
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
使用圧力	-0.9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
パイロット圧力	3 ... 8 bar
作動電圧 DC	24 V
耐酸性クラス: CRC	3 - 腐食ストレス高
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保護仕様	IP67
保護等級について	組付状態による with accessories VMPAL-KM
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	190 g
電気接続ポート1, 機能	Dサブプラグ
電気接続ポート1, 接続タイプ	プラグ
電気接続ポート1, 接続方式	Sub-D
電気接続ポート1, 芯/線数	25
材質	RoHS対応
Material end plate	アルミダイカスト 強化PA