


エンドプレート VMPAL-EPL-KL33-IP40

部品番号: 560943

FESTO

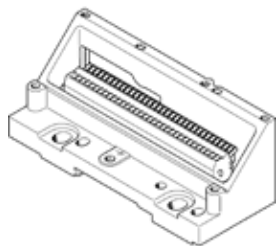

データシート

特長	値
幅	43 mm
長さ	107.3 mm
バルブ位置	32
バルブターミナル構造	Valve sizes can be mixed
最大バルブコイル数	32
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
使用圧力	-0.9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
パイロット圧力	3 ... 8 bar
作動電圧 DC	24 V
耐酸性クラス: CRC	3 - 腐食ストレス高
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保護仕様	IP40
保護等級について	組付状態による
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	190 g
電気接続ポート1, 機能	Dサブプラグ
電気接続ポート1, 接続タイプ	端子台
電気接続ポート1, 接続方式	ケージクランプターミナル
電気接続ポート1, 芯/線数	33
材質	RoHS対応
Material end plate	アルミダイカスト 強化PA