


エンドプレート VMPAL-EPR-SP

部品番号: 560947

FESTO

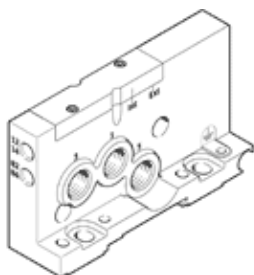

データシート

特長	値
幅	28.8 mm
長さ	107.3 mm
内蔵機能	Pilot air selector for choosing the pilot air supply (internal or external)
流れ方向	逆流可能
バルブターミナル構造	Valve sizes can be mixed
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
使用圧力	-0.9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
パイロット圧力	3 ... 8 bar
耐酸性クラス: CRC	3 - 腐食ストレス高
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保護仕様	IP65 IP67
保護等級について	組付状態による
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	180 g
外部パイロット接続ポート12/14	M7
パイロット排気ポート82/84	M7
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 3	G1/4
エア接続ポート 5	G1/4
材質	RoHS対応
Material end plate	アルミダイカスト 強化PA