


圧力供給モジュール VMPAL-SP-QS1/2^{1/4}"

製品番号: 560954

FESTO

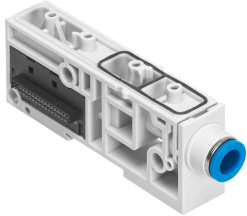

データシート

特徴	値
幅	23.2 mm
長さ	107.3 mm
内蔵機能	電気マニホールドモジュール付
バルブターミナル構造	バルブサイズの組み合わせが可能
使用圧力	-0.09 MPa...1 MPa
作動電圧	-0.9 bar...10 bar
制御圧力	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
耐食性クラス KBK	3 - 高度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-5 °C...50 °C
製品質量	50 g
エア接続ポート 1	チューブ 外径 1/2 ^{1/4} " 用
材料に関する注意事項	RoHS 準拠
電源モジュール材質	鍛造アルミ合金 強化 PA