


プレート VMPAL-EG-QS3/8"

部品番号: 560959

FESTO

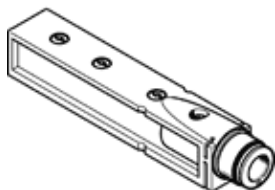

データシート

特長	値
幅	20.5 mm
長さ	107.3 mm
内蔵機能	ducted exhaust air
バルブターミナル構造	Valve sizes can be mixed
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
使用圧力	-0.9 ... 10 bar
制御圧力範囲	0.5 ... 5 bar
1時側圧力	0.5 ... 10 bar
耐酸性クラス : CRC	3 - 腐食ストレス高
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	60 g
3/5ポート共通	適用チューブ外径 : 3/8"
材質	RoHS対応
Material plate	PA