


接続プレート

VMPAL-AP-20-QS3/8"-2-T1

部品番号: 561028

FESTO

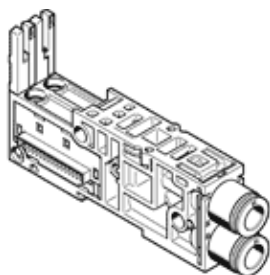

データシート

特長	値
幅	21.2 mm
長さ	107.3 mm
スクリーンサイズ	21.2 mm
バルブサイズ	20 mm
圧カゾーン選別	Duct 1
バルブ位置	1
流れ方向	逆流可能
バルブターミナル構造	Valve sizes can be mixed
最大バルブコイル数	2
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
使用圧力	-0.9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
パイロット圧力	3 ... 8 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	3 - 腐食ストレス高
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	82.28 g
エア接続ポート 2	適用チューブ外径 : 3/8"
エア接続ポート 4	適用チューブ外径 : 3/8"
材質	RoHS対応
Material of connecting plate	強化PA