


接続プレート
VMPAL-AP-20-QS5/16"-2-T1
部品番号: 561034

FESTO

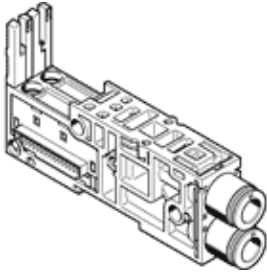

データシート

| 特長 | 値 |
|------------------------------|-------------------------------|
| 幅 | 21.2 mm |
| 長さ | 107.3 mm |
| スクリーンサイズ | 21.2 mm |
| バルブサイズ | 20 mm |
| 圧カゾーン選別 | Duct 1 |
| バルブ位置 | 1 |
| 流れ方向 | 逆流可能 |
| バルブターミナル構造 | Valve sizes can be mixed |
| 最大バルブコイル数 | 2 |
| Operating pressure MPa | -0.09 ... 1 MPa |
| 使用圧力 | -0.9 ... 10 bar |
| Pilot pressure MPa | 0.3 ... 0.8 MPa |
| パイロット圧力 | 3 ... 8 bar |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 (継続運転に必要) |
| 耐酸性クラス : CRC | 3 - 腐食ストレス高 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 周囲温度 | -5 ... 50 °C |
| 質量 | 76.88 g |
| エア接続ポート 2 | 適用チューブ外径 : 5/16" |
| エア接続ポート 4 | 適用チューブ外径 : 5/16" |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material of connecting plate | 強化PA |