


接続プレート VMPAL-AP-4X14-QS5/16"-1

部品番号: 561097

FESTO

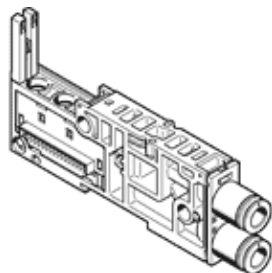

データシート

特長	値
幅	59.6 mm
長さ	107.3 mm
スクリーンサイズ	14.9 mm
バルブサイズ	14 mm
バルブ位置	4
流れ方向	逆流可能
バルブターミナル構造	Valve sizes can be mixed
最大バルブコイル数	4
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
使用圧力	-0.9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
パイロット圧力	3 ... 8 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	3 - 腐食ストレス高
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	130.8 g
エア接続ポート 2	適用チューブ外径 : 5/16"
エア接続ポート 4	適用チューブ外径 : 5/16"
材質	RoHS対応
Material of connecting plate	強化PA