


分配器

FR-4-3/8

部品番号: 561602

FESTO

圧縮空気の分配用

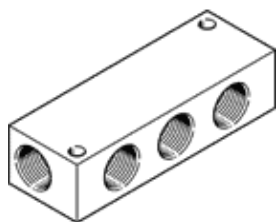

データシート

特長	値
オリフィス径	16 mm
取付方向	任意
温度範囲での作動圧力	0 ... 16 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
出力数	3
供給配管数	1
エア接続ポート 1	G3/8
エア接続ポート 2	G3/8
Material housing	鍛造アルミ合金 陽極化処理