


プラグ NECU-S-M8G3-HX

部品番号: 562024

FESTO

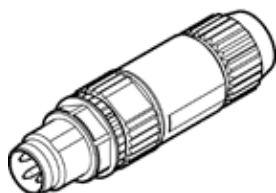

データシート

| 特長 | 値 |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 規格 | EN 61076-2-104 EN 61984 |
| 認証 | c UL us - Recognized (OL) |
| 接続頻度 | 3 |
| 質量 | 7.8 g |
| 配線方式 | 3ピン M8x1 ストレート/外部接続と絶縁 |
| 使用電圧範囲 (DC) | 0 ... 32 V |
| 使用電圧範囲 (AC) | 0 ... 32 V |
| 40°C時の許容負荷電流 | 4 A |
| サージの強さ | 0.8 kV |
| ケーブルの最大直径 | 2.5 ... 5.1 mm |
| 許容単一ケーブル径 | >= 0.1 mm |
| 許容ケーブル径 | 0.9 ... 1.6 mm |
| ターミナル断面図 | 0.14 ... 0.34 mm ² |
| 保護仕様 | IP65 IP67 |
| 周囲温度 | -25 ... 85 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 材質 | RoHS対応 |
| 汚染度 | 3 |
| 耐酸性クラス : CRC | 1 - 腐食ストレス低 |
| Material housing | PA 亜鉛ダイカスト ニッケルメッキ |
| Material screw-type lock | 真鍮 (ニッケルめっき) |
| Material seals | FPM PUR |
| Material electrical contact | 金メッキ |
| 許容電線絶縁材 | PP PVC TPE-E |