


# プラグ NECU-S-M12G4-HX

部品番号: 562028

FESTO

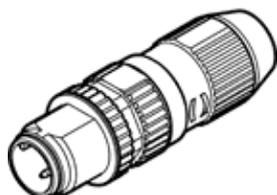

## データシート

特長	値
規格	EN 61076-2-101 EN 61984
認証	c UL us - Recognized (OL)
接続頻度	3
質量	17.5 g
配線方式	4ピン A-コード M12x1 ストレート/外部接続と絶縁
使用電圧範囲 ( DC)	0 ... 32 V
使用電圧範囲 ( AC)	0 ... 32 V
40°C時の許容負荷電流	4 A
サージの強さ	0.8 kV
ケーブルの最大直径	2.9 ... 5.1 mm
許容単一ケーブル径	>= 0.1 mm
許容ケーブル径	0.9 ... 1.6 mm
ターミナル断面図	0.14 ... 0.34 mm <sup>2</sup>
保護仕様	IP65 IP67
周囲温度	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
汚染度	3
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
Material housing	PA 亜鉛ダイカスト ニッケルメッキ
Material screw-type lock	亜鉛ダイカスト ( ニッケルめっき )
Material seals	FPM PUR
Material electrical contact	金メッキ
許容電線絶縁材	PP PVC TPE-E