
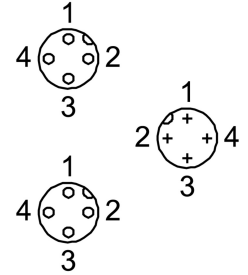


ユニオンテ ィー NEDU-M12D4-M12T4-IS

製品番号: 562248

FESTO

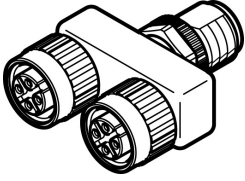

データシート

特徴	値
規格ベース	EN 61076-2-101
防爆	証明書に記載されている情報をよく読むこと ゾーン 1(ATEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 22(ATEX)
接続頻度	100
取付方法	ねじ込み式
製品質量	25.5 g
電気接続	4ピン/4ピン/4ピン Aコード/Aコード/Aコード ソケット / ソケット / プラグ M12x1/M12x1/M12x1
作動電圧範囲 DC	0 V...30 V
保護等級	IP65 IP67
周囲温度	-25 -C...85 -C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
材料に関する注意事項	RoHS準拠
耐食性クラス KBK	3 - 高度の耐腐食性
材質 ハウジング	強化TPE-U(PU) 亜鉛加圧鑄造
材質 : ユニオンナット	強化 PA
材質 シール	FPM
プラグ接点材質	銅合金 金めっき