


# 接続ケーブル VMPAL-KM-V-SD25-IP67-

部品番号: 562389

FESTO

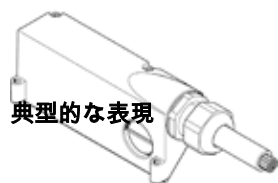

## データシート

特長	値
配線方式	ケーブル付プラグ
配線特長	標準
最小ケーブル曲半径	84 mm
ケーブル径	11.2 mm
ケーブルの構造	25x0,34
保護仕様	IP67 IEC 90529
ケーブル可動時の周囲温度	-5 ... 80 °C
CEマーク	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
材質	RoHS対応
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
Material cable sheath	PVC