


# 接続ケーブル NEBV-M8W4L-E-2.5-LE2

製品番号: 562471

FESTO

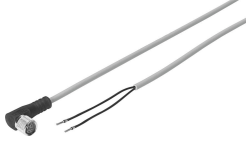

## データシート

特徴	値
規格準拠	EN 61076-2-101 ISO 20401
切換状態表示	LED 黄
製品質量	45 g
電気接続	4ピン/2線 L型ソケット / ケーブル M8x1
作動電圧範囲 DC	20.4 V...26.4 V
40°Cでの通電容量	3 A
ケーブル長	2.5 m
ケーブル特性	ケーブルヘア
最小ケーブル曲げ半径	35 mm
ケーブル径	3.3 mm
ケーブル構造	2x0.25mm <sup>2</sup>
絶縁ケーブルの端	ケーブル端スリーブ
保護等級	IP65 IP67
周囲温度	-10 -C...50 -C
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK RoHS指令に準拠
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
材料に関する注意事項	RoHS準拠
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
材質: ケーブル被服	TPE-U(PUR)
材質 ハウジング	TPE-U(PU)
プラグ接点材質	真鍮 金めっき
絶縁カバー材質	PVC