
 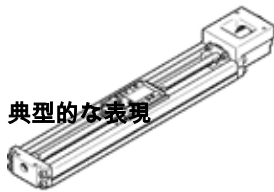


電動スライド

EGSK-20- -

部品番号: 562750

FESTO



典型的な表現

データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
実行ストローク	25 ... 125 mm
サイズ	20
ボールネジ径	6 mm
取付方向	任意
ガイド	コロガリガイド
構造	電動アクチュエータ ボールねじ
参照	反射式スイッチ
ボールネジタイプ	ボールねじ
最高加速度	10 m/s ²
最高速度	0.19 ... 1.1 m/s
繰返し精度	±0,003 - ±0,01 mm
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保護仕様	IP10
周囲温度	0 ... 40 °C
固定ベアリング動定格基本荷重	1,000 N
リニアガイド動定格基本荷重	2,849 N
2次断面モーメント _{ly}	6.1E+03 mm ⁴
2次断面モーメント _{lz}	62E+03 mm ⁴
最高推力 _{Fx}	69 ... 133 N
リニアガイド静的基本負荷	6,300 N
1mあたりの負荷モーメント: JH	0.01 kgcm ²
一定送り	1 ... 6 mm/U
固定ベアリング静的基本負荷	1,240 N
取付方法	雌ネジ及び位置合わせピン
Material of end caps	アルミダイカスト コーティング済み
Material of profile	ステンレス
材質	RoHS対応
Material drive cover	アルミダイカスト コーティング済み
Material slide	鋼
Material spindle nut	鋼
Material spindle	鋼