


電動スライド EGSP-33- -

部品番号: 562756
廃番予定品


FESTO

リニアガイド

製造中止予定品 (2018年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

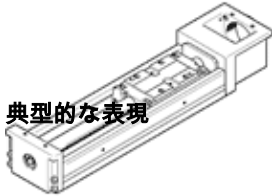

典型的な表現

 

データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
実行ストローク	100 ... 630 mm
サイズ	33
ボールネジ径	13 mm
取付方向	任意
ガイド	コロガリガイド
構造	電動アクチュエータ ボールねじ
参照	反射式スイッチ
ボールネジタイプ	ボールねじ
最高加速度	20 m/s ²
最高速度	0.39 ... 2 m/s
繰返し精度	±0,003 - ±0,01 mm
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
保護仕様	IP10
周囲温度	0 ... 40 °C
固定ベアリング動定格基本荷重	6,250 N
2次断面モーメントI _y	53.5E+03 mm ⁴
2次断面モーメントI _z	352E+03 mm ⁴
最高推力F _x	165 ... 466 N
1mあたりの負荷モーメント: JH	0.22 kgcm ²
一定送り	6 ... 20 mm/U
固定ベアリング静的基本負荷	2,700 N
取付方法	雌ネジ及び位置合わせピン
Material of end caps	鍛造アルミ合金 コーティング済み
Material of profile	コーティング済み ステンレス
材質	PWIS質を含む RoHS対応
Material drive cover	アルミダイカスト コーティング済み
Material slide	鋼
Material spindle nut	鋼
Material spindle	鋼