


 
電動スライド EGSP-46- -

部品番号: 562757
廃番予定品

FESTO

リニアガイド

製造中止予定品 (2018年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

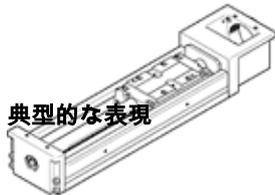

典型的な表現

データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
実行ストローク	200 ... 840 mm
サイズ	46
ボールネジ径	15 mm
取付方向	任意
ガイド	コロガリガイド
構造	電動アクチュエータ ボールねじ
参照	反射式スイッチ
ボールネジタイプ	ボールねじ
最高加速度	20 m/s ²
最高速度	0.43 ... 2 m/s
繰返し精度	±0,003 - ±0,01 mm
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
保護仕様	IP10
周囲温度	0 ... 40 °C
固定ベアリング動定格基本荷重	6,700 N
2次断面モーメントI _y	205E+03 mm ⁴
2次断面モーメントI _z	1,450E+03 mm ⁴
最高推力F _x	267 ... 460 N
1mあたりの負荷モーメント: JH	0.39 kgcm ²
一定送り	10 ... 20 mm/U
固定ベアリング静的基本荷重	3,330 N
取付方法	雌ネジ及び位置合わせピン
Material of end caps	鍛造アルミ合金 コーティング済み
Material of profile	コーティング済み ステンレス
材質	PWIS質を含む RoHS対応
Material drive cover	アルミダイカスト コーティング済み
Material slide	鋼
Material spindle nut	鋼
Material spindle	鋼