


ターミナル CPX-P

部品番号: 562818

FESTO

Electric IO, use of intrinsically safe modules possible.

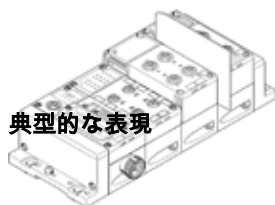

データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
配線	フィールドバス 内蔵コントローラ
最大モジュール数	10
周囲温度	-5 ... 50 °C
保管温度	-20 ... 70 °C
保護仕様	IP20 IP65
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠 EU-Ex保護ガイドライン (ATEX) 準拠 EUマシンガイドライン準拠 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK EX instructions To UK instructions for machines To UK RoHS instructions
KC mark	KC-EMV
認証	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
ATEXカテゴリ ガス	II 3G
EU外での防爆認証	EPL Gc (BR) EPL Gc (GB)
ガス防爆	Ex ec IIC T4 Gc X
防爆発火等級	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
認証発行部	DNV 15.0193 X
LED	Bus status Channel status モジュールステータス System state
診断	Diagnostics memory Channel and module-oriented diagnostics 電圧降下モジュール
最大アドレス数 入力	64 Byte
最大アドレス数 出力	64 Byte
パラメータ設定	Diagnostics behaviour Fail-safe reaction Forcing of channels Signal setup
内部サイクル時間	< 1 ms
作動電圧 DC	24 V
許容電圧変動	+/- 25 %