 



# 基本バルブ

## VOFC-L-M32C-MC-N14-F9-A

部品番号: 562862

FESTO

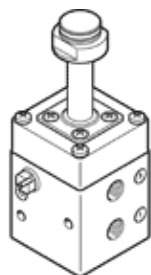

## データシート

特長	値
バルブ機能	3方弁ノーマルクローズ
操作方法	電気
幅	51 mm
標準流量	900 l/min
使用圧力	2 ... 8 bar
構造	パイロット式ポペットバルブ
リターン方式	メカスプリング
保護仕様	IP65
オリフィス径	6 mm
シール	ソフトシール
取付方向	任意
手動操作	なし
制御方法	パイロット式
パイロット方式	内部パイロット
流れ方向	逆流不可
セーフティインテグリティレベル ( SIL )	SIL4 High Demand modeまで SIL4 Low Demand modeまで
使用圧力に注意	0-8bar 外部パイロットエア
換気流量Kv	0.72 m3/h
排気流量Kv	1.38 m3/h
切換時間 off	12 ms
切換時間 on	20 ms
定格	100%
作動流体	ISO8573-1:2010 [-:-:-]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス : CRC	4
流体温度	-25 ... 60 °C
周囲温度	-25 ... 60 °C
質量	550 g
エア接続ポート 1	NPT1/4-18
エア接続ポート 2	NPT1/4-18
エア接続ポート 3	NPT1/4-18
材質	PWIS質を含む RoHS対応
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	アルミニウム 硬質エマタルめっき