 



基本バルブ VOFC-L-M32C-MC-G12-F9

部品番号: 562865

FESTO

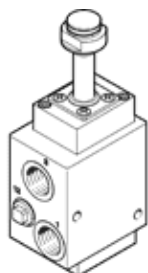

データシート

特長	値
バルブ機能	3方弁ノーマルクローズ
操作方法	電気
幅	51 mm
標準流量	3,000 l/min
使用圧力	2 ... 8 bar
構造	パイロット式ポペットバルブ
リターン方式	メカスプリング
保護仕様	IP65
オリフィス径	12 mm
シール	ソフトシール
取付方向	任意
手動操作	なし
制御方法	パイロット式
パイロット方式	外部パイロット 内部パイロット
流れ方向	逆流不可
セーフティインテグリティレベル (SIL)	SIL4 High Demand modeまで SIL4 Low Demand modeまで
使用圧力に注意	0-8bar 外部パイロットエア
換気流量Kv	3.8 m3/h
排気流量Kv	3.8 m3/h
切換時間 off	14 ms
切換時間 on	25 ms
定格	100%
作動流体	ISO8573-1:2010 [-:-:-]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス : CRC	4
流体温度	-25 ... 60 °C
周囲温度	-25 ... 60 °C
質量	880 g
エア接続ポート 1	G1/2
エア接続ポート 2	G1/2
エア接続ポート 3	G1/2
材質	PWIS質を含む RoHS対応
材質 シール	NBR
材質ハウジング	アルミニウム 硬質エマタルめっき