 



# 基本バルブ VOFC-L-M52-M-FG14-F9-A

部品番号: 562868  
廃番予定品

FESTO

製造中止予定品です。新規案件には採用しないでください。代替品についてはホームページでご確認ください。

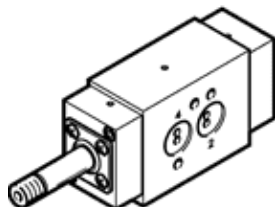

## データシート

特長	値
バルブ機能	5方弁シングル
操作方法	電気
幅	40 mm
標準流量	750 l/min
使用圧力	2 ... 8 bar
構造	硬化スプールバルブ
リターン方式	メカスプリング
保護仕様	IP65
オリフィス径	6 mm
シール	メタルシール
取付方向	任意
手動操作	なし
制御方法	パイロット式
パイロット方式	内部パイロット
流れ方向	逆流れ不可
セーフティインテグリティレベル ( SIL )	SIL2 この製品はSIL2までのSRP/CSに使用可能です。
換気流量Kv	0.65 m <sup>3</sup> /h
排気流量Kv	0.65 m <sup>3</sup> /h
切換時間 off	40 ms
切換時間 on	24 ms
定格	100%
作動流体	ISO8573-1:2010 [:-:-]準抛の圧縮エア
耐酸性クラス : CRC	4
流体温度	-25 ... 60 °C
周囲温度	-25 ... 60 °C
質量	620 g
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 2	NAMURポートパターン
エア接続ポート 3	G1/4
エア接続ポート 4	NAMURポートパターン
材質	PWIS質を含む RoHS対応
材質 シール	NBR
材質ハウジング	アルミニウム 硬質エマタルめっき