


ソレノイドコイル VACC-S18-35-A1-1A

部品番号: 562907

FESTO

for armature system F10, connection pattern type A, to EN 175 301,
24 V AC/50-60 Hz.

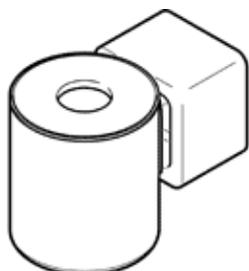

データシート

| 特長 | 値 |
|------------------------|--|
| 操作方法 | 電気 |
| 取付方向 | 任意 |
| 切換位置表示 | なし |
| 定格 | 100 % |
| 絶縁クラス | H |
| コイル特性 | AC 24 V: 50/60 Hz、出力 3.5 VA |
| 許容電圧変動 | -15 % / +10 % |
| 耐酸性クラス: CRC | 4 - 腐食ストレス最大 |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 保護仕様 | IP65 |
| 周囲温度 | -20 ... 60 °C |
| 質量 | 530 g |
| 配線方式 | Plug pattern type A to EN 175301-803 プラグ EN 175301-803 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material solenoid coil | PA 鋼 |