


電源接続ソケット NECU-M-PPG5-C1

部品番号: 563059

FESTO

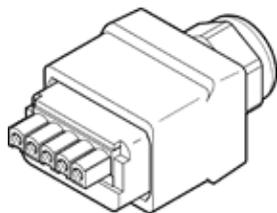

データシート

特長	値
規格	EN 61984
配線方式	AIDA Push-pull 5ピン 組付け状態 ソケット/スプリング端子
プラグコーディング	接点2と5
使用電圧範囲 (DC)	0 ... 24 V
40°C時の許容負荷電流	16 A
サージの強さ	2.5 kV
ケーブルの最大直径	9 ... 13 mm
ターミナル断面図	0.75 ... 2.5 mm ²
保護仕様	IP65 IP67
周囲温度	-40 ... 100 °C
材質	RoHS対応
汚染度	3
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
Material housing	亜鉛ダイカスト ニッケルメッキ
ハウジングカラー	シルバー
Material seals	NBR TPE
Material electrical contact	銅合金 ニッケルメッキ、金メッキ