


# 接続プレート

## VABS-S4-2S-G18-B-R3-EX2

部品番号: 563067

FESTO

ISO 15407/-2規格ポート

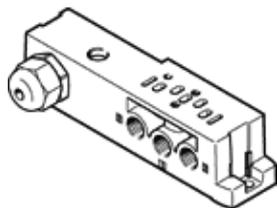

## データシート

特長	値
幅	18 mm
規格	ISO 15407-2
取付方向	任意
パイロット方式	内部パイロット
使用圧力	-0.9 ... 10 bar
使用電圧範囲 ( DC )	24 V
サージの強さ	0.8 kV
40°C時の許容負荷電流	2 A
汚染度	3
ATEXカテゴリ ガス	II 3G
ガス防爆	Ex nA II T3 X
ATEXカテゴリ 粉塵	II 3D
粉塵防爆	Ex tD A22 IP65 T125°C X
防爆発火等級	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
耐酸性クラス : CRC	0
保護仕様	IP65 NEMA 4 組付状態による
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	192 g
取付方法	取付穴 ISO 15407-2準拠
材質 接続プレート	アルミダイカスト