


ロータリアクチュエータ DRQD-B-16-180-PPVJ-A-AL-FW

部品番号: 563341
廃番予定品

FESTO

位置検出用、クッション付、ギア補正付、接続ポート左
製造中止予定品 (2018年まで) です。代替品についてはホーム
ページでご確認ください。

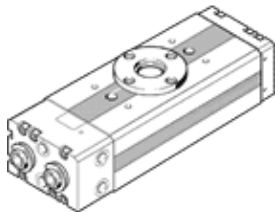

データシート

| 特長 | 値 |
|-----------------|-------------------------------|
| サイズ | 16 |
| 両端の角度調整範囲 | -20 /+ 6 deg |
| 回転角度 | 180 deg |
| クッション | 可変エアクッション |
| 取付方向 | 任意 |
| 構造 | ラックピニオン |
| 中間停止位置の最大数 | 1 |
| 位置検出 | 近接スイッチ用 |
| 使用圧力 | 1 ... 10 bar |
| 0.6MPa時の最大回転周波数 | 3 Hz |
| 運転モード | 複動式 |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 (継続運転に必要) |
| 耐酸性クラス : CRC | 1 |
| 周囲温度 | -10 ... 60 °C |
| 6bar時の理論トルク | 1.6 Nm |
| 許容慣性モーメント | 0.0005 kgm ² |
| 取付方法 | オプション 取付穴 雌ネジ |
| 接続ポート径 | M5 |
| 材質 | 銅、PTFEフリー |
| 材質 駆動軸 | 熱処理鋼 |
| 材質 カバー | アルミニウム |
| 材質 シール | NBR TPE-U(PU) |
| 材質ハウジング | アルミニウム |